

# Grundfos Fast Track voor drukverhogers

Verzending binnen 5 dagen en  
verzendservice binnen 48 uur



**GRUNDFOS** 

Possibility in every drop



Neem contact op met Grundfos Almere voor meer informatie:  
 NL@sales.grundfos.com

# Drukverhogers Verzending binnen 5 dagen

Snelle levering van geselecteerde drukverhogingsoplossingen van Grundfos. Verzending binnen 5 dagen of zelfs een optionele 48-uurs premium service bij voorraadmodellen!



## Kenmerken en voordelen

We ontwerpen onze drukverhogers om bijzonder efficiënt te zijn en met geavanceerde besturingsopties.



	Multi-E (CRIE)	Multi-E (CME)	MPC-E (CRIE)	SOLO-E	CMBE
<b>Regelstanden</b>					
Constance druk	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard	Standaard
Constant debiet	●	●	●	●	●
Constance temperatuur	●	●	●	●	●
Proportionele druk	●	●	●	●	●
<b>Inbedrijfstelling</b>					
Eenvoudig starten met Plug'n'Pump	●	●	●	●	●
Extra functies instellen via Grundfos GO handbediende afstandsbediening	●	●			●
Opstartwizard via geïntegreerd LCD-scherm			●	●	
<b>Afmetingen/opbouw</b>					
Kleinste vloeroppervlak	●				
Laagste drukverhogingsset		●			●

## Standaard bij al onze extra snel leverbare drukverhogers:

- Eenvoudige inbedrijfstelling
- Ruimtebesparing bij installatie: geen schakelkasten nodig
- Lager geluidsniveau
- Droogloopbeveiliging
- Soft Fill-functie
- Maximale energie efficiëntie: motoren overtreffen IE5-benchmarks
- Multi-master systeemarchitectuur
- Optimaal energiebeheer op basis van pompcascade
- (Hygiënische) constructie van roestvrij staal
- Regelconforme vooraf ingestelde druktank
- Standaard zuigdetectie plus sensoren voor primaire en overtollige lozing
- Communicatie upgrades mogelijk (Grundfos CIM)

# Drukverhogers

Scan de  
QR-code  
voor alle  
specificaties



**HYDRO  
MULTI-E**

Gebruiksklare drukverhogingsinstallatie met CRE, CRIE of CME pompen die geschikt zijn voor een breed scala aan commerciële toepassingen met lichte of middelzware eisen.

- Integrale gebruiksvriendelijke bedieningselementen met groot display
- Energie geoptimaliseerde regeling
- 2-3 pompen in cascade
- Afstandsbediening via Grundfos GO app

#### Technische gegevens

Debiet: max. 140 m<sup>3</sup>/u  
Opvoerhoogte: max. 133 m  
Vloeistoftemperatuur: 0 °C tot 60 °C  
Werkdruk: max. 16 bar



**HYDRO  
MPC-E**

Kant-en-klare drukverhogingsinstallatie met CR-, CRI-, CRIE-pompen en CU 352-controller geschikt voor verpomping en drukverhoging in gebouwen en watertoevoersystemen.

- Groot gebruiksvriendelijk display
- Energie geoptimaliseerde regeling
- Datacommunicatie
- Perfecte constante druk

#### Technische gegevens:

Debiet: max. 1080 m<sup>3</sup>/u  
Opvoerhoogte: max. 155 m  
Vloeistoftemp.: 0 °C t/m +60 °C  
Max. systeemdruk: 16 bar



**CMBE**

Boostersysteem met een enkele CME-pomp voor huishoudelijke en licht commerciële toepassingen zoals appartementen, scholen, kleine hotels, pensions en kleine kantoorgebouwen.


- Constante druk via geïntegreerde snelheidsregeling
- Compacte constructie
- Laag geluidsniveau, 55 dB(A)
- Afstandsbediening via Grundfos GO app

#### Technische gegevens:

Debiet: max. 16 m<sup>3</sup>/u  
Opvoerhoogte: max. 99 m  
Vloeistoftemperatuur: 0 °C tot 60 °C  
Werkdruk: max. 10 bar



# Pompcurven

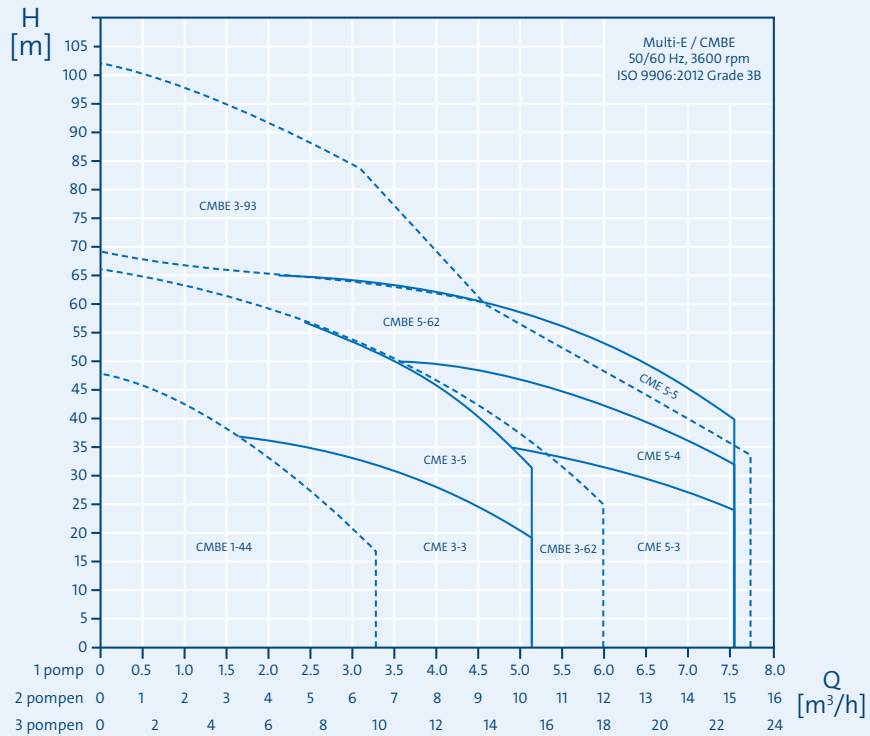

# Producten

De volgende drukverhogers zijn onderdeel van de 5-daagse snelle verzend-service. De premium 48-uurs service is afhankelijk van de beschikbaarheid. Voor meer informatie of het plaatsen van een bestelling neem contact op met Grundfos Almere: [NL@sales.grundfos.com](mailto:NL@sales.grundfos.com)

Productcode	Aantal pompen	Omschrijving
<b>Hydro Multi E - CME</b>		
99204721	2	CME 3 -3
99204748	2	CME 3 -5
99204749	2	CME 5-3
99226506	3	CME 3 -5
99204753	3	CME 5-3
99204755	3	CME 5-4
99204754	2	CME 5-4
99204757	2	CME 5-5
99204759	3	CME 5-5
<b>CMBE</b>		
98591329	1	CMBE3-62
98652435	1	CMBE5-62
98591322	1	CMBE1-44
99125999	1	CMBE 3-93

**GRUNDFOS Nederland B.V.**

Veluwezoom 35  
1327 AE Almere  
Tel: 088478 6336  
[www.grundfos.nl](http://www.grundfos.nl)

