

SKAL VANDET VÆK I EN FART?


VÆLG DEN RETTE
DRÆNPUMPE
FØRSTE GANG!

UNILIFT CC



UNILIFT CC dykpumpe til pumpning af rent, ikke-aggressivt vand og lettere snavset (gråt) spildevand. Kan pumpe ned til en vandstand på 3 mm (med risten afmonteret), og anvendes i permanente installationer eller som transportabel pumpe.

- Maks. flow, Q: 14 m³/t
- Maks. løftehøjde, H: 9 m
- Medietemperatur: 0-40 °C
- Maks. partikelstørrelse: Ø10
- Materiale: Kompositmateriale
- Sugning ned til 3 mm.

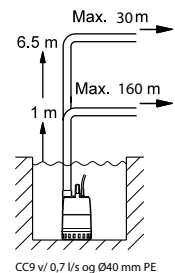


UNILIFT KP



UNILIFT KP dykpumpe til pumpning af rent, ikke-aggressivt vand og lettere snavset (gråt) spildevand.

- Maks. flow, Q: 14 m³/t
- Maks. løftehøjde, H: 9 m
- Medietemperatur: 0-50 °C
- Maks. partikelstørrelse: Ø10
- Materiale: Rustfrit stål

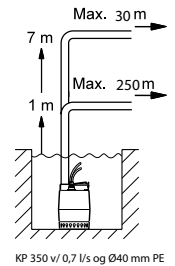


UNILIFT AP12



UNILIFT AP12 dykpumpe til pumpning af rent, ikke-aggressivt vand og lettere snavset (gråt) spildevand. Kan anvendes i permanente installationer og som transportabel pumpe.

- Maks. flow, Q: 24 m³/t
- Maks. løftehøjde, H: 14 m
- Medietemperatur: 0-55 °C
- Maks. partikelstørrelse: Ø12
- Materiale: Rustfrit stål

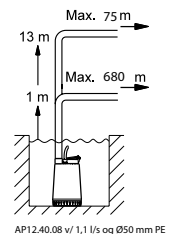

be
think
innovate

GRUNDFOS