

# Grundfos Booster Fast Track

Prodotti in 5 giorni e spediti entro  
48 ore



**GRUNDFOS** 

Possibility in every drop



**Contattaci  
per effettuare  
l'ordine oggi  
o per saperne  
di più**

## **Tempo di produzione di soli 5 giorni su gruppi di aumento pressione selezionati**

Non dovrai più scendere a compromessi tra la comprovata qualità Grundfos e la rapidità di consegna.

Su una gamma selezionata di gruppi di aumento pressione garantiamo la produzione in soli 5 giorni.

Se il prodotto è già disponibile a magazzino, offriamo un servizio di spedizione entro 48 ore\*.

\*il prodotto verrà spedito entro 48 ore, l'effettivo ricevimento della merce è subordinato all'indirizzo di consegna

## Caratteristiche

I nostri gruppi di aumento pressione vengono costruiti con materiali di alta qualità per garantire la massima efficienza ed opzioni di controllo avanzate



	Multi-E (CRE)	Multi-E (CME)	SOLO-E (CRE)	CMBE
<b>Modalità di controllo</b>				
Pressione costante	Standard	Standard	Standard	Standard
Portata costante	●	●	●	●
Temperatura costante	●	●	●	●
Pressione proporzionale	●	●	●	●
<b>Messa in servizio</b>				
Avviamento semplificato Plug'n'Pump	●	●	●	●
Impostazione di funzionalità aggiuntive tramite Grundfos GO	●	●	●	●
<b>Dimensioni</b>				
Ingombro ridotto	●			
Ingombro in altezza ridotto		●		●

### Standard per tutti i gruppi di aumento pressione:

- Facile messa in servizio
- Ingombro ridotto
- Basso livello di rumorosità
- Protezione contro la marcia a secco tramite pressostato (solo per gamma Multi-E)
- Riempimento graduale
- Massima efficienza energetica: motori IE5
- Funzionalità Multi-master integrata
- Ottimizzazione energetica con gestione delle pompe in cascata
- Collettori in acciaio inox, basamento in acciaio zincato, valvole standard
- Serbatoio a pressione incluso nella fornitura
- Sensore di mandata per controllo della pressione
- Possibilità di comunicazione avanzata (Grundfos CIM)

# Gruppi di aumento pressione in pronta consegna

## La gamma



**HYDRO  
MULTI-E CRE**

Gruppi automatici di aumento pressione con pompe CRE per una vasta gamma di applicazioni per edifici di medie dimensioni.

- Ottimizzazione dei consumi energetici
- 2 pompe gestite in cascata
- Controllo e monitoraggio remoti con app Grundfos GO

#### **Caratteristiche tecniche**

Portata: max. 140 m<sup>3</sup>/h

Prevalenza: max. 133 m

Temperatura liquido: da 0° a 60°

Pressione di esercizio: max. 16 bar



**HYDRO  
MULTI-E CME**

Gruppi automatici di aumento pressione con pompe CME per una vasta gamma di applicazioni per edifici di medie dimensioni.

- Ottimizzazione dei consumi energetici
- 2 pompe gestite in cascata
- Controllo e monitoraggio remoti con app Grundfos GO

#### **Caratteristiche tecniche**

Portata: max. 78 m<sup>3</sup>/h

Prevalenza: max. 120 m

Temperatura liquido: da 0° a 60°

Pressione di esercizio: max. 16 bar



Scansiona il  
QR code per  
scoprire tutte le  
caratteristiche  
tecniche delle  
gamme



## HYDRO SOLO-E

Gruppi automatici di aumento pressione con una pompa singola CRE, adatti per applicazioni in condomini, scuole, hotel, edifici adibiti ad uffici, approvvigionamento idrico industriale, sistemi di trattamento dell'acqua, sistemi di filtrazione dell'acqua e sistemi di lavaggio.

- Garanzia di una pressione costante
- Facile da controllare
- Possibilità di comunicazione avanzata
- Controllo e monitoraggio remoti con app Grundfos GO

### Caratteristiche tecniche:

Portata: max. 70 m<sup>3</sup>/h  
Prevalenza: max. 149 m  
Temperatura liquido: 0 to 70 °C  
Pressione di esercizio: max. 16 bar



## CMBE

Gruppi di aumento pressione a pompa singola CME con convertitore di frequenza integrato adatto per abitazioni private, piccoli edifici o appartamenti e piccoli impianti industriali.



- Pressione costante tramite controllo della velocità integrato
- Compatto
- Livello di pressione sonora <55 dB(A)
- Controllo e monitoraggio remoti con app Grundfos GO

### Caratteristiche tecniche:

Portata: max. 16 m<sup>3</sup>/h  
Prevalenza: max. 99 m  
Temperatura liquido: 0 to 60 °C  
Pressione di esercizio: max. 10 bar



# Curve di prestazione

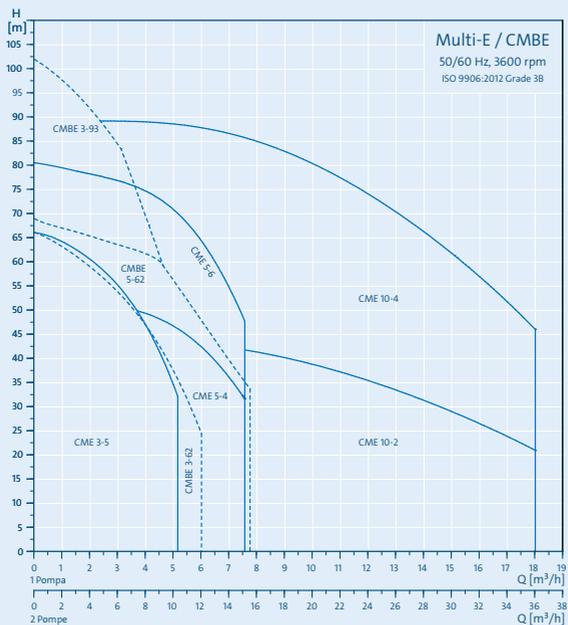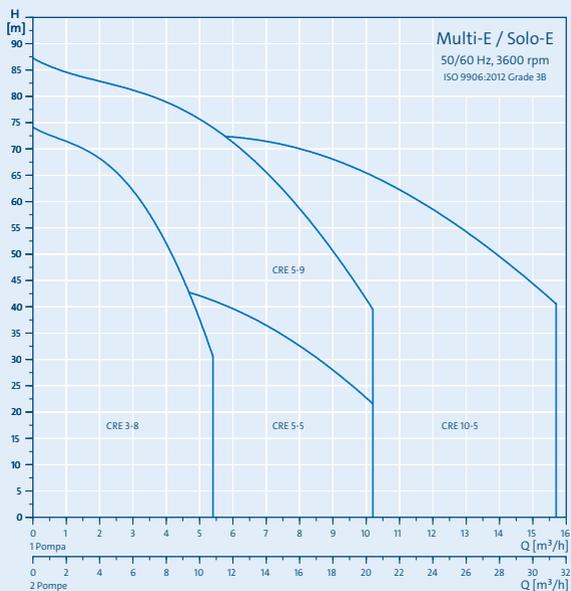

# Codici prodotto inclusi

Il nostro servizio di produzione entro 5 giorni e se, disponibile spedizione entro 48 ore è valido per le seguenti gamme e codici prodotto.

Per ulteriori informazioni, contatta i nostri uffici.

Codice prodotto	Descrizione	Monofase/trifase	Numero di pompe	Modello pompa
<b>Hydro Multi E – CRE:</b>				
98530425	Hydro Multi-E	3	2	CRE 5-9
99178217	Hydro Multi-E	3	2	CRE 10-5
98530414	Hydro Multi-E	3	2	CRE 3-8
98530423	Hydro Multi-E	3	2	CRE 5-5
<b>Hydro Multi E – CME:</b>				
98530593	Hydro Multi-E	3	2	CME 5-4
98530586	Hydro Multi-E	3	2	CME 3-5
99178270	Hydro Multi-E	3	2	CME 10-4
98530598	Hydro Multi-E	3	2	CME 10-2
98530596	Hydro Multi-E	3	2	CME 5-6
<b>Hydro Solo E:</b>				
98478546	Hydro Solo-E	3	1	CRE 5-9
98478545	Hydro Solo-E	1	1	CRE 5-5
<b>CMBE:</b>				
98374701	CMBE	1	1	CMBE 3-62
98374704	CMBE	1	1	CMBE 5-62
98374702	CMBE	1	1	CMBE 3-93

**Grundfos Pompe Italia S.r.l.**

Via Gran Sasso, 4  
20060 Truccazzano (MI)  
Tel: 02 95 83 81 12  
[www.grundfos.it](http://www.grundfos.it)

